


活性炭フィルタ LFX-1/2-D-MAXI

製品番号: 532785

FESTO

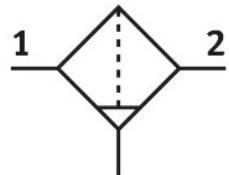

データシート

特徴	値
サイズ	Maxi
シリーズ	D
取付位置	垂直 $\pm 5^\circ$
構造	活性炭フィルタ ファイバフィルタ
シェル保護	メタル製ボウルガード
使用圧力	0 MPa...1.6 MPa 0 psi...232 psi
作動圧力	0 bar...16 bar
推奨標準流量	1100 L/min
空気清浄度等級のための標準流量	1100 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [1:4:2]に準拠した圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [1:4:1]に準拠の縮空気 不活性ガス
流体温度	5 °C...30 °C
残存油分	0.003 mg/m³
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	1191 g
取付方法	オプション: インライン プラケット付
空気圧接続	G1/2
エア接続ポート 1	サブベース G1/2
空気圧接続 2	サブベース G1/2
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: フィルタ	活性炭 繊維

特徴	値
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造
ボルト材質	PC