


フィルタコンビネーション  
LFMBA-3/8-D-MINI-DA  
製品番号: 532865

FESTO

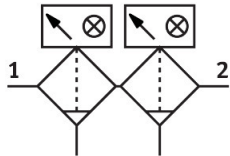

データシート

| 特徴             | 値                                       |
|----------------|-----------------------------------------|
| サイズ            | ミニ                                      |
| シリーズ           | D                                       |
| 取付位置           | 垂直 ±5°                                  |
| ろ過度            | 0.01 µm                                 |
| フィルタ効率         | 99.9999 %                               |
| ドレン            | マニュアル 回転式                               |
| 構造             | ファイバフィルタ                                |
| 最大ドレン量         | 22 ml                                   |
| シェル保護          | メタル製ボウルガード                              |
| 使用圧力           | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>14.5 psi...232 psi |
| 作動圧力           | 1 bar...16 bar                          |
| 作動流体           | ISO 8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| LABS 認証        | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 2次側のエアクオリティクラス | ISO 8573-1:2010 [1:7:2]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| 流体温度           | 1.5 °C...60 °C                          |
| 残存油分           | 0.01 mg/m³                              |
| 周囲温度           | -10 °C...60 °C                          |
| 製品質量           | 651 g                                   |
| 取付方法           | インライン<br>アクセサリ付                         |
| エア接続ポート 1      | G3/8                                    |
| 空気圧接続 2        | G3/8                                    |
| マテリアルに関する注意事項  | RoHS準拠                                  |
| 材質: フィルタ       | ホウケイ酸ガラスファイバー                           |
| 材質 ハウジング       | 亜鉛加圧鋳造                                  |
| ボウル材質          | PC                                      |