


フィルタコンビネーション
LFMBA-1/2-D-MAXI-DA
製品番号: 532870

FESTO

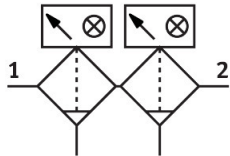

データシート

特徴	値
サイズ	Maxi
シリーズ	D
取付位置	垂直 ±5°
ろ過度	0.01 µm
フィルタ効率	99.9999 %
ドレン	マニュアル 回転式
構造	ファイバフィルタ
最大ドレン量	80 ml
シェル保護	メタル製ボウルガード
使用圧力	0.1 MPa...1.6 MPa 14.5 psi...232 psi
作動圧力	1 bar...16 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [1:7:2]準拠の圧縮空気 不活性ガス
流体温度	1.5 °C...60 °C
残存油分	0.01 mg/m³
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	2362 g
取付方法	インライン アクセサリ付
エア接続ポート 1	G1/2
空気圧接続 2	G1/2
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: フィルタ	ホウケイ酸ガラスファイバー
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造
ボウル材質	PC