


フィルタコンビネーション LFMBA-1/4-D-MIDI-DA-A

製品番号: 532876

FESTO

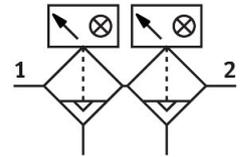

データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|---|
| サイズ | Midi |
| シリーズ | D |
| 取付位置 | 垂直 ±5° |
| ろ過度 | 0.01 µm |
| フィルタ効率 | 99.9999 % |
| ドレン | 全自動式 |
| 構造 | ファイバフィルタ |
| 最大ドレン量 | 43 ml |
| シェル保護 | メタル製ボウルガード |
| 使用圧力 | 0.15 MPa...1.2 MPa 21.75 psi...174 psi |
| 作動圧力 | 1.5 bar...12 bar |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 2次側のエアオリティクラス | ISO 8573-1:2010 [1:7:2]準拠の圧縮空気 不活性ガス |
| 流体温度 | 1.5 °C...60 °C |
| 残存油分 | 0.01 mg/m³ |
| 周囲温度 | -10 °C...60 °C |
| 製品質量 | 1429 g |
| 取付方法 | インライン アクセサリ付 |
| エア接続ポート 1 | G1/4 |
| 空気圧接続 2 | G1/4 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質: フィルタ | ホウケイ酸ガラスファイバー |
| 材質 ハウジング | 亜鉛加圧鋳造 |
| ボウル材質 | PC |