


フィルタコンビネーション
LFMBA-3/4-D-MAXI-DA-A
製品番号: 532881

FESTO

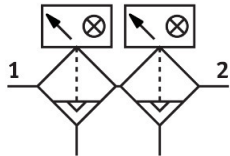

データシート

特徴	値
サイズ	Maxi
シリーズ	D
取付位置	垂直 $\pm 5^\circ$
ろ過度	0.01 μm
フィルタ効率	99.9999 %
ドレン	全自動式
構造	ファイバフィルタ
最大ドレン量	80 ml
シェル保護	メタル製ボウルガード
使用圧力	0.15 MPa...1.2 MPa 21.75 psi...174 psi
作動圧力	1.5 bar...12 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
2次側のエアオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [1:7:2] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
流体温度	1.5 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
残存油分	0.01 mg/m ³
周囲温度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
製品質量	2362 g
取付方法	インライン アクセサリ付
エア接続ポート 1	G3/4
空気圧接続 2	G3/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質: フィルタ	ホウケイ酸ガラスファイバー
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造
ボウル材質	PC