


ストレート
QB-1/8-5/16-U-M
製品番号: 533217

FESTO

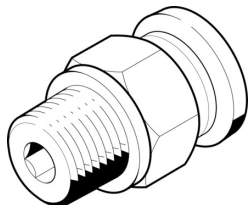

データシート

特徴	値
サイズ	標準
呼び径	0.236 in
ねじ付トラニオンのシール方法	コーティング
形状	ストレート形
発注単位	10
全温度範囲の使用圧力	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
海洋仕様	証明書を参照
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:::]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
周囲温度	0 °C...60 °C
製品質量	0.519 oz
取付方法	六角ネジ SW14 内六角穴 SW5
エア接続ポート 1	雄ねじ R1/8
空気圧接続 2	チューブ外径 5/16" に対応
周囲温度 華氏	32 °F...140 °F
色 リリースリング	グレー
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質 ハウジング	PBT
材質 ねじシール	NBR
リリースリング材質	POM
チューブ止め具材質	ステンレス