


ストレート  
QB-10-32-UNF-3/16-U  
製品番号: 533268

FESTO

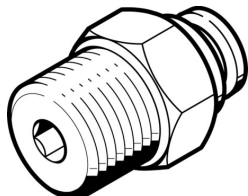

データシート

| 特徴             | 値                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| サイズ            | 標準                                                             |
| 呼び径            | 0.098 in                                                       |
| ねじ付トラニオンのシール方法 | シールリング                                                         |
| 取付位置           | 任意                                                             |
| 形状             | ストレート形                                                         |
| 発注単位           | 10                                                             |
| 構造             | Push-Pull方式                                                    |
| 全温度範囲の使用圧力     | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 psi...145 psi |
| 作動流体           | ISO 8573-1:2010 [7:...]-準拠の圧縮空気                                |
| 使用流体/制御流体の情報   | 給油運転可                                                          |
| 耐食性クラス KBK     | 1 - 低耐腐食性                                                      |
| LABS 認証        | VDMA24364-ゾーン III                                              |
| 周囲温度           | 0 °C...60 °C                                                   |
| 許容締付トルク        | 1.11 ft-lbf                                                    |
| 製品質量           | 0.275 oz                                                       |
| 取付方法           | 六角ねじ 7/16<br>雌ねじ 3/32                                          |
| エア接続ポート 1      | 雄ねじ 10-32 UNF-2A                                               |
| 空気圧接続 2        | チューブ外径 3/16" に対応                                               |
| 周囲温度 華氏        | 32 °F...140 °F                                                 |
| 色 リリースリング      | グレー                                                            |
| マテリアルに関する注意事項  | RoHS準拠                                                         |
| 材質 ハウジング       | 真鍮, ニッケルめっき                                                    |
| リリースリング材質      | POM                                                            |
| チューブシール材質      | NBR                                                            |
| チューブ止め具材質      | ステンレス                                                          |