


# サービスユニットコンビネーション

## MSB6N-3/8-FRC6:J2M1

製品番号: 534043

FESTO

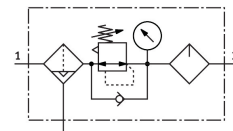

## データシート

| 特徴               | 値                                         |
|------------------|-------------------------------------------|
| サイズ              | 6                                         |
| シリーズ             | MS                                        |
| 作動ヒューズ           | 内蔵ロック付回転ノブ                                |
| 取付位置             | 垂直 $\pm 5^\circ$                          |
| ろ過度              | 40 $\mu\text{m}$                          |
| ドレン              | 全自動式                                      |
| 構造               | 圧力計付フィルタレギュレータ<br>比例式標準オイルミスト             |
| コントローラ機能         | 出力圧力定数<br>予圧補正付<br>二次排気あり<br>逆電流動作付       |
| シェル保護            | 樹脂製ボウルガード                                 |
| 圧カインジケータ         | 圧力計付                                      |
| 作動圧力             | 1.5 bar...12 bar                          |
| 制御圧力範囲           | 0.5 bar...12 bar                          |
| 標準公称流量(DIN 1343) | 3500 L/min                                |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [7:4:-]に準拠した圧縮空気<br>不活性ガス |
| 使用流体/制御流体の情報     | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                    |
| 耐食性クラス KBK       | 2 - 適度な耐食性                                |
| LABS 認証          | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| 保管温度             | -10 °C...60 °C                            |
| 食品産業における適合性      | 拡張マテリアル情報をご参照ください。                        |
| 2次側のエアクオリティクラス   | ISO 8573-1:2010 [7:4:-]準拠の圧縮空気            |
| 流体温度             | 5 °C...60 °C                              |
| 周囲温度             | 5 °C...60 °C                              |
| 製品質量             | 1495 g                                    |
| 取付方法             | アクセサリ付                                    |
| エア接続ポート 1        | 3/8 NPT                                   |
| 空気圧接続 2          | NPT3/8                                    |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠                                    |