


スピードコントローラ  
GRLA-1/4-QS-8-RS-D  
製品番号: 534339

FESTO

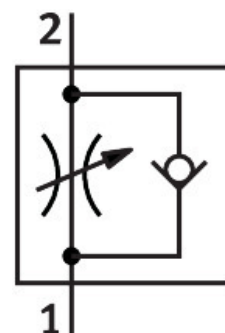

データシート

| 特徴                                      | 値                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| バルブ機能                                   | 一方方向流量絞り機能                     |
| エア接続ポート 1                               | QS-8                           |
| 空気圧接続 2                                 | G1/4                           |
| 調整部品                                    | ローレットネジ                        |
| 取付方法                                    | ねじ込み式<br>雄ネジ付                  |
| 制御流れの標準流量                               | 475 L/min                      |
| 制御流れ方向の標準流量                             | 325 L/min...500 L/min          |
| 作動圧力                                    | 0.2 bar...10 bar               |
| 周囲温度                                    | -10 °C...60 °C                 |
| 海洋仕様                                    | 証明書を参照                         |
| 取付位置                                    | 任意                             |
| 全温度範囲の使用圧力                              | 0.2 bar...10 bar               |
| 制御流れ 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)時の標準流量 | 720 L/min                      |
| 制御流れの標準流量 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)  | 610 L/min...760 L/min          |
| 作動流体                                    | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報                            | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)         |
| LABS 認証                                 | VDMA24364-B1/B2-L              |
| クリーンルーム等級                               | ISO 14644-1準拠, クラス4            |
| 保管温度                                    | -10 °C...40 °C                 |
| 流体温度                                    | -10 °C...60 °C                 |
| 定格締付トルク                                 | 5 Nm                           |
| 製品質量                                    | 50 g                           |
| マテリアルに関する注意事項                           | RoHS準拠                         |
| 材質 シール                                  | NBR                            |
| 材質: 中空ボルト                               | 鍛造アルミ合金<br>アルマイト               |

| 特徴            | 値                |
|---------------|------------------|
| リリースリング材質     | POM              |
| 材質 ローレットヘッド   | 鍛造アルミ合金<br>アルマイト |
| 材質 調整ねじ       | ステンレス            |
| 材質: スイベルジョイント | 亜鉛ダイカスト          |