


# スピードコントローラ GRLA-1/4-QB-3/16-U

製品番号: 534660

FESTO

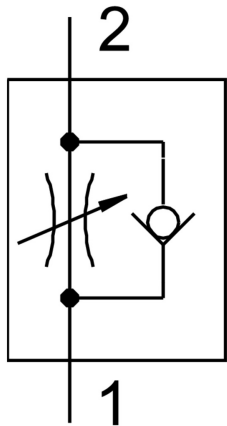

## データシート

| 特徴                                   | 値                               |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| バルブ機能                                | 一方向絞り機能メータアウト                   |
| エア接続ポート 1                            | QB-3/16                         |
| 空気圧接続 2                              | NPT1/4                          |
| 操作方法                                 | 手動                              |
| 調整部品                                 | スリットねじ                          |
| 取付方法                                 | ねじ込み式<br>雄ネジ付                   |
| 制御流れの標準流量                            | 9,5 cfm                         |
| 制御流れ方向の標準流量                          | 7,31 cfm...9,68 cfm             |
| 周囲温度                                 | 32 °F...140 °F                  |
| 取付位置                                 | 任意                              |
| 全温度範囲の使用圧力                           | -13,8 psi...116 psi             |
| 制御流れ 0.6→0MPa(6→0bar, 87→0psi)時の標準流量 | 13,6 cfm                        |
| 制御流れの標準流量 0.6→0MPa(6→0bar, 87→0psi)  | 13,6 cfm...14,2 cfm             |
| 作動流体                                 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報                         | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)          |
| LABS 認証                              | VDMA24364-ゾーン III               |
| 流体温度                                 | 32 °F...140 °F                  |
| 許容締付トルク                              | 8,9 ft-lbf                      |
| 製品質量                                 | 964 oz                          |
| ねじ付トラニオン材質                           | 真鍮<br>ニッケルめっき                   |
| マテリアルに関する注意事項                        | RoHS 準拠                         |
| 材質 シール                               | NBR                             |

| 特徴           | 値             |
|--------------|---------------|
| 材質：中空ボルト     | 真鍮<br>ニッケルめっき |
| リリースリング材質    | POM           |
| 材質 ローレットヘッド  | 真鍮<br>ニッケルめっき |
| 材質 調整ねじ      | 真鍮<br>ニッケルめっき |
| 材質：スイベルジョイント | PBT-剛性        |