


スピードコントローラ

GR-QB-3/8-U

製品番号: 534684

FESTO

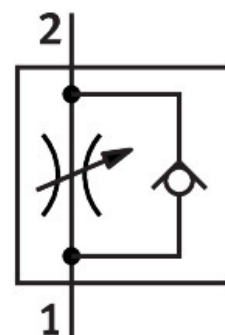

データシート

特徴	値
バルブ機能	一方方向流量絞り機能
エア接続ポート 1	QB-3/8
空気圧接続 2	QB-3/8
操作方法	手動
調整部品	スリットねじ
取付方法	インライン 取付穴付 オプション:
制御流れの標準流量	51.2 cfm
制御流れ方向の標準流量	36.4 cfm...52.5 cfm
作動圧力	-13.8 psi...116 psi
周囲温度	0 °C...60 °C
材質 ハウジング	PBT-剛性
取付位置	任意
制御流れ 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)時の標準流量	85.3 cfm
制御流れの標準流量 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)	92 cfm...97.9 cfm
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
流体温度	32 °F...140 °F
製品質量	2.7 oz
ねじ付トラニオン材質	真鍮 ニッケルめっき
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
リリースリング材質	POM

特徴	値
材質 ローレットヘッド	真鍮 ニッケルめっき
材質 調整ねじ	真鍮 ニッケルめっき