


ルブリケーター
MS4N-LOE-1/4-U
製品番号: 535798

FESTO

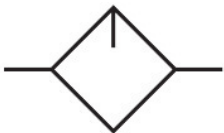

データシート

特徴	値
サイズ	4
シリーズ	MS
取付位置	垂直 ±5°
構造	比例式標準オイルミスト
最大オイル充填量	36 cm ³
シェル保護	メタルボウルとして内蔵
作動圧力	1 bar...12 bar
ルブリケーターの最低流量	40 L/min
標準公称流量(DIN 1343)	2200 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
流体温度	-10 °C...60 °C
オイル粘度	ISOVG 32
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	354 g
取付方法	インライン アクセサリ付 オプション:
エア接続ポート 1	1/4 NPT
空気圧接続 2	NPT1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
ボウル材質	アルミダイキャスト 鍛造アルミ合金
覗き窓材質	PA