


真空フィルタ
VAF-PK-3
製品番号: 535883

FESTO

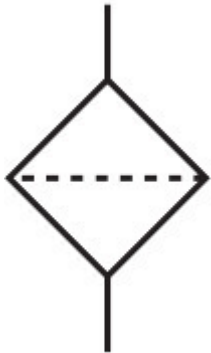

データシート

特徴	値
呼び径	2 mm
取付位置	任意
ろ過度	50 µm
作動圧力	-0.95 bar...0 bar
作動電圧の情報	開放型真空システムでのみ使用可能
真空時の流量 = -0.075MPa(-0.75bar, -10.875psi)	50.8 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	この製品はバッテリー生産に使用されるフェスト社内の製品定義に対応しています: 銅, 亜鉛またはニッケルの質量の割合が1%を超える金属は使用対象から除外鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外
周囲温度	0 °C...40 °C
製品質量	4 g
取付方法	インライン
空気圧接続	ユニオンナット付PK-3
材質: ユニオンナット	POM
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: フィルタ	繊維 PA
材質 ハウジング	PA
エジェクタインパルスの適合性	8 bar