


フィルタ
MS12-LF-G-CUV
製品番号: 537152

FESTO

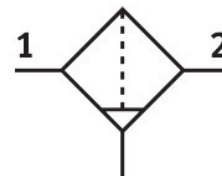

データシート

特徴	値
サイズ	12
シリーズ	MS
取付位置	垂直 $\pm 5^\circ$
ろ過度	5 μm
ドレン	全自動式 手動 タッチ
構造	遠心分離機付焼結フィルタ
シェル保護	メタルボウルとして内蔵
ドレンの分離度	75 %
作動圧力	2 bar...12 bar
標準公称流量(DIN 1343)	11500 L/min...14000 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	エステル油 $< 0.1 \text{ mg/m}^3$ 、ISO 8573-1:2010 に準拠 [:-:2]
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	5 °C...60 °C
2次側のエアオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 準拠の圧縮空気
流体温度	5 °C...60 °C
周囲温度	5 °C...60 °C
孔サイズ	5 μm
寿命特性値	1000 hrs
製品質量	7000 g
取付方法	インライン ブラケット付 オプション:
エア接続ポート 1	内部
空気圧接続 2	内部
材質: カバー	PA
材質 シール	NBR
材質: フィルタ	焼結青銅
材質 ハウジング	アルミダイキャスト

特徴	値
ボウル材質	鍛造アルミ合金
覗き窓材質	PC