


# 活性炭フィルタ MS12-LFX-G-U

製品番号: 537155

FESTO

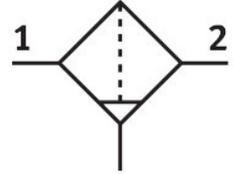

## データシート

特徴	値
サイズ	12
シリーズ	MS
取付位置	垂直 ±5°
ドレン	マニュアル 回転式
構造	ファイバフィルタ
作動圧力	0 bar...20 bar
作動流体	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2] 不活性ガス
耐振性	FN 942017-4およびEN 60068-2-6準拠の重大度2の輸送アプリケーションテスト
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
2次側のエアクオリティクラス	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
流体温度	5 °C...30 °C
残存油分	0.003 mg/m <sup>3</sup>
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	7000 g
取付方法	インライン ブラケット付 オプション:
材質: カバー	PA
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: 点検窓 金属製ボウル	PC
材質 シール	NBR
材質: フィルタ	活性炭 ファイバー
材質ハウジング	アルミダイキャスト
ボウル材質	鍛造アルミ合金
覗き窓材質	PC