


フート金具  
HNA-100-R3  
製品番号: 537261

FESTO

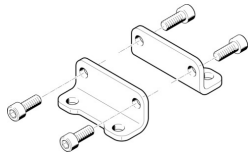

データシート

| 特徴               | 値                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| サイズ              | 100                                                                                                   |
| 規格ベース            | ISO 21287                                                                                             |
| バリエーション          | 高腐食保護                                                                                                 |
| 耐食性クラス KBK       | 3 - 高度の耐腐食性                                                                                           |
| LABS 認証          | VDMA24364-B2-L                                                                                        |
| リチウムイオン電池製造への適合性 | 銅, 亜鉛またはニッケルの質量が5%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です |
| 製品質量             | 814 g                                                                                                 |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠                                                                                                |
| 材質: ブラケット        | 鋼<br>保護カバ付                                                                                            |