


# サービスユニット FRC-1/4-DB-7-MINI

製品番号: 537654

FESTO

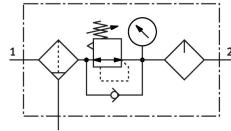

## データシート

特徴	値
サイズ	ミニ
幅	88 mm
シリーズ	DB
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ
取付位置	垂直 $\pm 5^\circ$
ドレン	マニュアル回転式
構造	フィルタ - コントローラ - ルブリケータ
ろ過度	40 $\mu\text{m}$
コントローラ機能	二次排気あり 逆電流動作付
圧力インジケータ	圧力計付
使用圧力	0.15 MPa...1 MPa
作動圧力	1.5 bar...10 bar
制御圧力範囲	0.5 bar...7 bar
入力圧力1	1.5 bar...10 bar
最大圧力ヒステリシス	0.5 bar
標準公称流量(DIN 1343)	650 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:-] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
承認されたオイル	Festo 特殊油 (1L容器) 注文番号: 152811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 粘度範囲32mm <sup>2</sup> /s, 40°C時 粘度範囲32mm <sup>2</sup> /s(cSt), 40°Cの場合
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:8:-]に準拠した圧縮空気 不活性ガス
流体温度	-5 °C...50 °C
オイル粘度	ISOVG 32

特徴	値
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	300 g
取付方法	オプション: インライン 取付穴付 プラケット付
圧力計接続部	G1/8
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/4
材質 シール	NBR
材質 回転ノブ	POM
材質: フィルタ	PE
材質 ハウジング	強化 PA
ボルト材質	PC