


真空計
VAM-40-V1/0-R1/8-EN
製品番号: 537810

FESTO

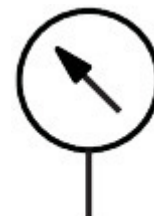

データシート

特徴	値
呼びサイズ 圧力計	40
接続位置	背面中央部
規格ベース	DIN EN 837-1
ねじ付トラニオンのシール方法	コーティング
取付位置	任意
構造	ブルドン管圧力計
表示範囲	-1 bar...0 bar -30 inHg...0 inHg
スケール	ダブルスケール bar(外側) inHg (内側) / psi (内側)
作動圧力	-1 bar...0 bar
防爆	証明書に記載されている情報をよく読むこと ゾーン 1 (ATEX) ゾーン 2 (ATEX) ゾーン 21 (ATEX) ゾーン 22 (ATEX)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
係数 長期負荷	0.75
係数 切換負荷	0.66
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-20 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	63 g
測定精度クラス	2.5
取付方法	ねじ込み式
空気圧接続	R1/8
ねじ付トラニオン材質	真鍮
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質 ハウジング	ABS

特徴	値
覗き窓材質	PS