


負荷取付金具
FKC-40
製品番号: 538962

FESTO

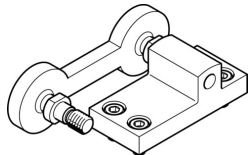

データシート

特徴	値
サイズ	40
半径方向の偏差 ±	2.5 mm
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
力方向 +/- 時の短時間の許容負荷	3000 N
力の方向時の長期許容負荷 ±	1400 N
製品質量	180.2 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質 可動ジョイント	強化 PA
材質 ボールピン	ステンレス
材質: プレート	鍛造アルミ合金