


フィルタサイレンサ LFU-1/4

製品番号: 539132

FESTO

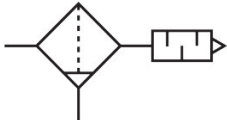

データシート

特徴	値
サイズ	G1/4
取付位置	垂直 $\pm 5^{\circ}$
ろ過度	1 μm
ドレン	マニュアル 回転式
使用圧力	0 MPa...1.6 MPa 0 psi...232 psi
作動圧力	0 bar...16 bar
大気開放時の流量	4000 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]に準拠した圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
ノイズ低減	40 dBの減少
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
ノイズレベル	78 dB(A)
周囲温度	-10 $^{\circ}\text{C}$...60 $^{\circ}\text{C}$
製品質量	190 g
空気圧接続	G1/4
材質 ハウジング	PP