


レギュレータ
LR-1/4-DB-7-MINI
製品番号: 539682

FESTO

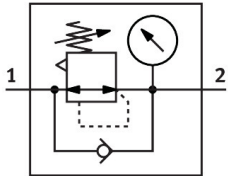

データシート

特徴	値
サイズ	ミニ
幅	44 mm
シリーズ	DB
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ
取付位置	任意
構造	圧力計付レギュレータ
コントローラ機能	二次排気あり 逆電流動作付
圧力インジケータ	圧力計付
使用圧力	0.1 MPa...1 MPa
作動圧力	1.5 bar...10 bar
制御圧力範囲	0.5 bar...7 bar
入力圧力1	1 bar...10 bar
最大圧力ヒステリシス	0.5 bar
標準公称流量(DIN 1343)	1300 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
流体温度	-5 °C...50 °C
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	150 g
取付方法	オプション: フロントパネル取付 インライン 取付穴付 ブラケット付
圧力計接続部	G1/8
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠

特徴	値
材質 シール	NBR
材質 回転ノブ	POM
材質 ハウジング	強化 PA