


フィルタレギュレータ
LFR-1/4-DB-7-MINI
製品番号: 539685

FESTO

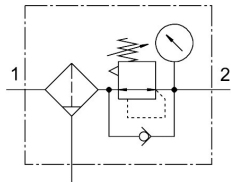

データシート

特徴	値
サイズ	ミニ
幅	44 mm
シリーズ	DB
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ
取付位置	垂直 ±5°
ろ過度	40 µm
ドレン	マニュアル 回転式
構造	圧力計付フィルタレギュレータ
コントローラ機能	二次排気あり 逆電流動作付
圧カインジケータ	圧力計付
使用圧力	0.15 MPa...1 MPa
作動圧力	1.5 bar...10 bar
制御圧力範囲	0.5 bar...7 bar
最大圧力ヒステリシス	0.5 bar
標準公称流量(DIN 1343)	1200 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:9:-]準拠の圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
2次側のエアオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:8:4]に準拠した圧縮空気 不活性ガス
流体温度	-5 °C...50 °C
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	200 g
取付方法	オプション: インライン 取付穴付 ブラケット付
圧力計接続部	G1/8
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠

特徴	値
材質 シール	NBR
材質 回転ノブ	POM
材質: フィルタ	PE
材質 ハウジング	強化 PA
ボウル材質	PC