 



レギュレータバルブマニホールド LRB-1/4-DB-7-O-K4-MINI

製品番号: 540042

FESTO

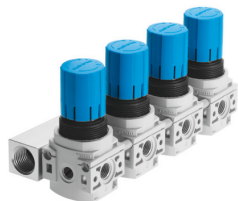

データシート

特徴	値
サイズ	ミニ
シリーズ	DB
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ
取付位置	任意
構造	供給ポート共通マニホールド上 直動式ピストンレギュレータ
コントローラ機能	出力圧力定数 二次排気あり 逆電流動作付
使用圧力	0.15 MPa...1 MPa
作動圧力	1.5 bar...10 bar
制御圧力範囲	0.05 MPa...0.7 MPa 0.5 bar...7 bar 7.25 psi...101.5 psi
最大圧力ヒステリシス	0.5 bar
標準公称流量(DIN 1343)	1000 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-5 °C...50 °C
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	1000 g
取付方法	フロントパネル取付 アクセサリ付
エア接続ポート 1	G1/2
空気圧接続 2	G1/4
材質: プラグねじ	鋼 亜鉛めっき
スぺーサボルト材質	鍛造アルミ合金
材質 マニホールドブロック	鍛造アルミ合金
シールリング材質	PVC
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	強化 PA