
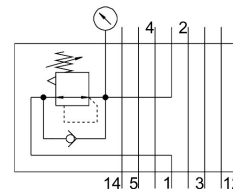


# レギュレータプレート

## VABF-S4-1-R1C2-C-6

製品番号: 540152

FESTO

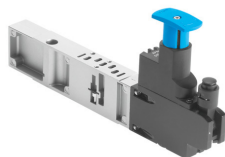

## データシート

| 特徴                  | 値                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 幅                   | 26 mm                                                      |
| 規格ベース               | ISO 15407-2                                                |
| 取付位置                | 任意                                                         |
| コントローラ機能            | 出力圧力定数<br>二次排気あり                                           |
| 圧力計の選択              | 可能                                                         |
| 使用圧力                | 0.6 MPa                                                    |
| 作動圧力                | 6 bar                                                      |
| 制御圧力範囲              | 0.05 MPa...0.6 MPa<br>0.5 bar...6 bar<br>7.25 psi...87 psi |
| 入力圧力1               | 0.5 bar...10 bar                                           |
| CEマーク (適合性宣言を参照)    | 欧州低電圧指令に準拠                                                 |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK電気機器規定に準拠                                                |
| 作動流体                | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気                             |
| 使用流体/制御流体の情報        | 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                                    |
| 耐食性クラス KBK          | 0 - 耐腐食性なし                                                 |
| LABS 認証             | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| 保護等級                | IP65<br>NEMA 4                                             |
| 制御流体                | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]に準拠の縮空気                             |
| 周囲温度                | -5 °C...50 °C                                              |
| 製品質量                | 402 g                                                      |
| 取付方法 垂直スタッキング       | マニホールドブロック上<br>サブベース上                                      |
| 圧力計接続部              | 固定クランプ付                                                    |
| 操作部品材質              | PA                                                         |
| コントローラハウジング材質       | アルミダイキャスト                                                  |