
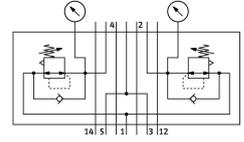


# レギュレータプレート

## VABF-S4-2-R5C2-C-10

製品番号: 540169

FESTO

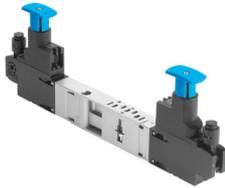

## データシート

特徴	値
幅	18 mm
規格ベース	ISO 15407-2
取付位置	任意
コントローラ機能	出力圧力定数 二次排気あり
圧力計の選択	可能
使用圧力	1 MPa
作動圧力	10 bar
制御圧力範囲	0.05 MPa...0.85 MPa 0.5 bar...8.5 bar 7.25 psi...123.25 psi
入力圧力1	0.5 bar...10 bar
CEマーク (適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK電気機器規定に準拠
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保護等級	IP65 NEMA 4
制御流体	ISO 8573-1:2010[7:4:4]に準拠の縮空気
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	611 g
取付方法 垂直スタッキング	マニホールドブロック上 サブベース上
圧力計接続部	固定クランプ付
操作部品材質	PA
コントローラハウジング材質	アルミダイキャスト