


フィールドバスアダプタ  
FBA-CO-SUB-9-M12  
製品番号: 540324

FESTO

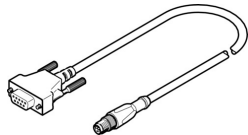

データシート

| 特徴                 | 値                              |
|--------------------|--------------------------------|
| プロトコル              | CANopen<br>DeviceNet           |
| 電気接続 1, 機能         | フィールドデバイス側                     |
| 電気接続 1, モデル        | 角形                             |
| 電気ポート 1, 接続種類      | ソケット                           |
| 電気ポート 1, ケーブル取り出し  | ストレート                          |
| 電気ポート 1, 接続方式      | Dサブ                            |
| 電気ポート 1, 芯数        | 9                              |
| 電気ポート 1, 占有ピン      | 6                              |
| 電気ポート 1, 取付方法      | 2x ねじ 4-40 UNC-2A              |
| 電気ポート 2, 機能        | 制御側                            |
| 電気ポート 2, モデル       | 丸型                             |
| 電気接続ポート 2, 接続タイプ   | プラグ                            |
| 電気ポート 2, ケーブル取り出し  | ストレート                          |
| 電気接続ポート 2, 接続方式    | M12x1, EN 61076-2-101 準拠の Aコード |
| 電気接続ポート 2, 芯数      | 5                              |
| 電気接続 2, 配置された極/ワイヤ | 5                              |
| 定格動作電圧 DC          | 24 V                           |
| シールド               | はい                             |
| ケーブル長              | 0.1 m                          |
| ケーブル径              | 6.3 mm                         |
| ケーブル構造             | 4 x 0.34mm <sup>2</sup>        |
| 導体公称断面             | 0.34 mm <sup>2</sup>           |
| 保護等級               | IP67                           |
| 保護等級に関する注記         | 組み立てられた状態                      |
| 周囲温度               | -5 °C...50 °C                  |
| LABS 認証            | VDMA24364-ゾーン III              |
| マテリアルに関する注意事項      | RoHS 準拠                        |
| 耐食性クラス KBK         | 0 - 耐腐食性なし                     |
| 材質: ケーブル被服         | TPE-U(PUR)                     |