


ボールバルブ駆動ユニット | B a l l v a l v e d r i v e u n F E S T O
i t
VZPR-BPD-22-R212
製品番号: 540874

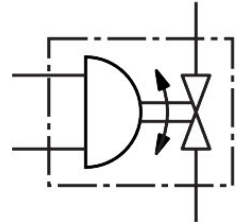

データシート

特徴	値
構造	2方向ボールバルブ ターンアクチュエータ
操作方法	電動 空気圧式
取付位置	任意
取付方法	CNOMO 雌ねじ付
接続装備	Rp2 1/2
スイッチ位置指示器	ボタン方向 = フロー方向
呼び幅 DN	63
作動電圧運転	1 bar...8.4 bar
公称圧力 継手 PN	25
流体温度	-20 °C...150 °C
周囲温度	-20 °C...80 °C
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
製品質量	7300 g
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性