


ON / OFFバルブ  
MS6N-EM1-1/2-Z  
製品番号: 541292

FESTO

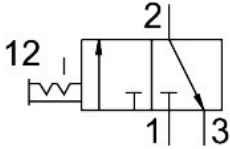

データシート

| 特徴               | 値                                       |
|------------------|-----------------------------------------|
| 構造               | 回転ゲートバルブ                                |
| 操作方法             | 手動                                      |
| 排気機能             | スロットル不可                                 |
| 制御方法             | ダイレクト                                   |
| バルブ機能            | 3/2 双安定                                 |
| 作動圧力             | 0 bar...18 bar                          |
| C 値              | 30.8 l/sbar                             |
| b値               | 0.57                                    |
| 標準公称流量(DIN 1343) | 8700 L/min                              |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| 使用流体/制御流体の情報     | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                  |
| 耐食性クラス KBK       | 2 - 適度な耐食性                              |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠                                  |
| LABS 認証          | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 流体温度             | -10 °C...60 °C                          |
| 周囲温度             | -10 °C...60 °C                          |
| 食品産業における適合性      | 拡張マテリアル情報をご参照ください。                      |
| 取付方法             | インライン<br>アクセサリ付<br>オプション:               |
| 取付位置             | 任意                                      |
| 流れ方向             | 逆流不可                                    |
| 製品質量             | 580 g                                   |
| エア接続ポート 1        | NPT1/2                                  |
| 空気圧接続 2          | NPT1/2                                  |
| 空気圧ポート 3         | 1/2 NPT                                 |
| 材質 シール           | TPE-U(PU)                               |
| 材質ハウジング          | アルミダイキャスト                               |