


ソフトスタートバルブ
MS12-DL-G
製品番号: 541497

FESTO

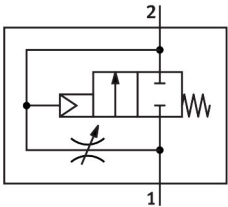

データシート

特徴	値
排気機能	スロットル調整可
操作方法	空気圧式
取付位置	任意
手動操作	なし
構造	ピストンシート
リセット方法	メカスプリング
制御方法	ダイレクト
パイロットエア供給	内部
流れ方向	逆流れ不可
バルブ機能	2/2
作動圧力	2 bar...20 bar
標準公称流量(DIN 1343)	25000 L/min...42000 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	3600 g
取付方法	インライン アクセサリ付 オプション:
エア接続ポート 1	バッテリーモジュール
空気圧接続 2	バッテリーモジュール
材質 シール	NBR
材質ハウジング	アルミダイキャスト