


ソフトスタートバルブ MS12-DE-G-V24

製品番号: 541498

FESTO

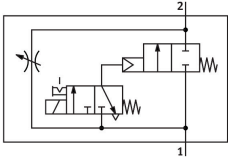

データシート

特徴	値
排気機能	スロットル調整可
操作方法	電動
取付位置	任意
手動操作	ロック ノンロック
構造	ピストンシート
リセット方法	メカスプリング
制御方法	パイロット式
パイロットエア供給	内部
流れ方向	逆流不可
バルブ機能	2/2
スイッチ位置指示器	アクセサリ付
作動圧力	3 bar...16 bar
標準公称流量(DIN 1343)	25000 L/min...42000 L/min
スイッチオン時間	100%
コイル特性値	24V DC: 8.4W AC42V: 50Hz, 起動電力 14.0VA, 保持電力 10.0VA 42V AC: 60Hz, 起動電力 12.0VA, 保持電力 7.0VA
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:~:]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...50 °C
保護等級	IP65
周囲温度	-10 °C...50 °C
製品質量	3800 g
電気接続	DIN EN 175301-803準拠 角形タイプ
信号ステータス表示	アクセサリ付
取付方法	インライン アクセサリ付 オプション:
エア接続ポート 1	バッテリーモジュール
空気圧接続 2	バッテリーモジュール

特徴	値
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミダイキャスト