


中間位置モジュール
DADM-DGC-40-A
製品番号: 541702

FESTO

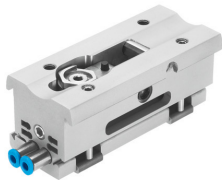

データシート

特徴	値
サイズ	40
取付位置	任意
位置検出	近接センサ用
使用圧力	0.25 MPa...0.8 MPa 36.25 psi...116 psi
作動圧力	2.5 bar...8 bar
許容衝突速度	3 m/s
許容回転時間	300 ms
繰返し精度	0.02 mm
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	970 g
取付方法	シリンダ DGCにクランプ
空気圧接続	M5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ストップねじ材質	鋼 亜鉛めっき
材質 シール	TPE-U(PU)
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 アルマイト
材質: レバー	ステンレス
材質 クリップ	ステンレス
材質: ナット	鋼 亜鉛めっき
微調整	4 mm
機能	複動式