


精密スピードコントローラ

GRP-70-1/8-AL

製品番号: 542022

FESTO

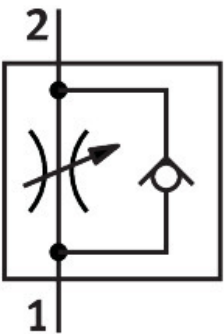

データシート

特徴	値
パルス機能	一方方向流量絞り機能
エア接続ポート 1	G1/8
空気圧接続 2	G1/8
操作方法	手動
調整部品	スケール付回転ノブ
取付方法	サブベース上
制御流れの標準流量	40.7 L/min
制御流れ方向の標準流量	88 L/min
作動圧力	0 bar...8 bar
周囲温度	-10 °C...50 °C
材質 ハウジング	強化 PA
取付位置	任意
使用圧力 2→1	0 bar...8 bar
絞り方向の標準公称流量 0.1->0MPa(1->0bar, 14.5->0psi)	19 L/min
0.1->0 MPa(1->0bar, 14.5->0psi)の一方方向に作動した場合の標準流量	20 L/min...60 L/min
制御流れ 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)時の標準流量	60 L/min
制御流れの標準流量 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)	127 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [5:4:3]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
流体温度	-10 °C...50 °C
製品質量	110 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	鍛造アルミ合金
材質 シール	NBR PVC

特徴	値
材質: ねじ	鋼