
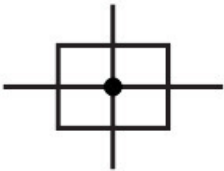


分岐モジュール
FRM-Y-D-MIDI
製品番号: 542185

FESTO

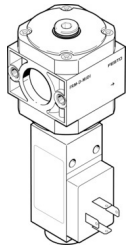

データシート

特徴	値
取付位置	任意
構造	分岐モジュール
使用圧力	0 MPa...1.2 MPa
作動圧力	0 bar...12 bar
主流量の方向1->2の標準流量	8200 L/min
作動電圧範囲 DC	0 V...125 V
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]-準拠の圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:...]-準拠の圧縮空気 不活性ガス
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	662 g
空気圧ポート 3	G1/2
空気圧接続 4	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	アルミダイキャスト