


マルチピンノード
VABE-S6-1LF-C-M1-C36N
製品番号: 543413

FESTO

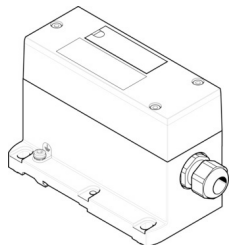

データシート

特徴	値
規格ベース	EN 61984
取付位置	任意
最大バルブ連数	ダブルバルブの場合は16 シングルバルブでは32
最大総電力	6 A
定格動作電圧 DC	24 V
サージ電圧耐性	1.5 kV
40°Cでの通電容量	1 A
汚染度	3
許容電圧変動	+/- 10 %
CEマーク (適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK電気機器規定に準拠
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保護等級	IP65 NEMA 4
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	540 g
電気制御	マルチピン
電気接続	ソケット / ターミナルブロック
材質: カバー	PA
材質 ハウジング	アルミダイキャスト