
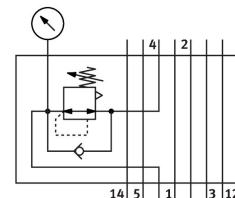


# レギュレータプレート VABF-S3-1-R3C2-C-10

製品番号: 543531

FESTO

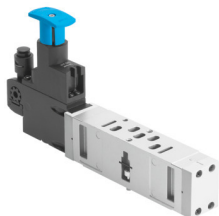

## データシート

| 特徴            | 値                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 幅             | 26 mm                                                        |
| 規格ベース         | ISO 15407-1                                                  |
| 取付位置          | 任意                                                           |
| スタッキング        | 4 用圧力レギュレータ                                                  |
| コントローラ機能      | 出力圧力定数<br>二次排気あり                                             |
| 圧力計の選択        | 可能                                                           |
| 制御圧力範囲        | 0.2 MPa...0.85 MPa<br>2 bar...8.5 bar<br>29 psi...123.25 psi |
| 入力圧力1         | 0.5 bar...10 bar                                             |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気                               |
| 使用流体/制御流体の情報  | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                                       |
| 耐食性クラス KBK    | 0 - 耐腐食性なし                                                   |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| 保護等級          | IP65<br>NEMA 4                                               |
| 周囲温度          | -5 °C...50 °C                                                |
| 製品質量          | 305 g                                                        |
| 取付方法 垂直スタッキング | マニホールドブロック上<br>サブベース上                                        |
| 圧力計接続部        | 固定クランプ付                                                      |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                                       |
| 操作部品材質        | PA                                                           |
| コントローラハウジング材質 | アルミダイキャスト                                                    |