
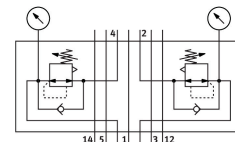


レギュレータプレート

VABF-S3-2-R4C2-C-10

製品番号: 543538

FESTO

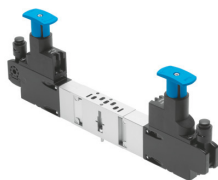

データシート

特徴	値
幅	18 mm
規格ベース	ISO 15407-1
取付位置	任意
スタッキング	2 および 4 用レギュレータ
コントローラ機能	出力圧力定数 二次排気あり
圧力計の選択	可能
制御圧力範囲	0.2 MPa...0.85 MPa 2 bar...8.5 bar 29 psi...123.25 psi
入力圧力1	0.5 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保護等級	IP65 NEMA 4
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	370 g
取付方法 垂直スタッキング	マニホールドブロック上 サブベース上
圧力計接続部	固定クランプ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
操作部品材質	PA
コントローラハウジング材質	アルミダイキャスト