


**膜式エアドライヤ  
LDM1-1/2-D-MAXI-1000**

製品番号: 543669

**FESTO**

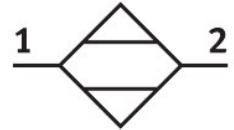

## データシート

特徴	値
サイズ	Maxi
シリーズ	D
取付位置	垂直 $\pm 5^\circ$
構造	膜式ドライヤ
作動圧力	3 bar...12.5 bar
標準公称流量(DIN 1343)	1000 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [1:3:1]に準拠した圧縮空気
露点圧力低下	17 K
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 °C...60 °C
流体温度	2 °C...50 °C
周囲温度	2 °C...50 °C
製品質量	2250 g
取付方法	オプション: インライン アクセサリ付
エア接続ポート 1	G1/2
空気圧接続 2	G1/2
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造
ボトル材質	鍛造アルミ合金