


圧力サプライプレート
VABF-S3-2-P1A3-G18
製品番号: 544435

FESTO

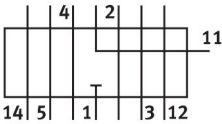

データシート

特徴	値
幅	18 mm
規格ベース	ISO 15407-1
取付位置	任意
スタッキング	1の代替圧力供給
作動圧力	-0.9 bar...10 bar
標準公称流量(DIN 1343)	500 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保護等級	IP65 NEMA 4
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	146 g
取付方法 垂直スタッキング	マニホールドブロック上 サブベース上
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	アルミダイキャスト