


真空保持バルブ
ISV-M6
製品番号: 545997

FESTO

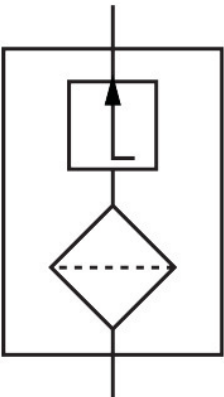

データシート

特徴	値
サイズ	M6
エジェクティンパルスの適合性	0.8 MPa 8 bar
取付位置	任意
使用圧力	-95 kPa...0 kPa
作動圧力	-0.95 bar...0 bar
-0.05MPa(-0.5bar, -7.25psi)時の必要な吸込み率	2 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:::]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	14 g
取付方法	ねじ込み式
エア接続ポート 1	M6
空気圧接続 2	M6
材質 スプリング	ステンレス
材質: フィルタ	焼結青銅
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金
材質 フロート	POM