


真空保持バルブ  
ISV-M10  
製品番号: 545998

FESTO

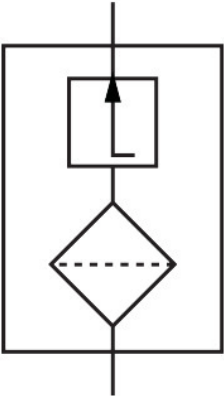

データシート

| 特徴                                   | 値                             |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| サイズ                                  | M10                           |
| エジェクティンパルスの適合性                       | 0.8 MPa<br>8 bar              |
| 取付位置                                 | 任意                            |
| 使用圧力                                 | -95 kPa...0 kPa               |
| 作動圧力                                 | -0.95 bar...0 bar             |
| -0.05MPa(-0.5bar, -7.25psi)時の必要な吸込み率 | 2 L/min                       |
| 作動流体                                 | ISO 8573-1:2010 [7:::]準拠の圧縮空気 |
| 耐食性クラス KBK                           | 2 - 適度な耐食性                    |
| LABS 認証                              | VDMA24364-B1/B2-L             |
| 周囲温度                                 | -10 °C...60 °C                |
| 製品質量                                 | 18 g                          |
| 取付方法                                 | ねじ込み式                         |
| エア接続ポート 1                            | M10                           |
| 空気圧接続 2                              | M10                           |
| 材質 スプリング                             | ステンレス                         |
| 材質: フィルタ                             | 焼結青銅                          |
| 材質 ハウジング                             | 鍛造アルミ合金                       |
| 材質 フロート                              | POM                           |