 



ソレノイドバルブ
MFH-5/3E-D4
製品番号: 546037

FESTO

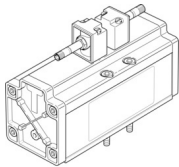

データシート

特徴	値
バルブ機能	5ポート3ポジションバルブ, エキゾーストセンタ
操作方法	電動
幅	76 mm
標準公称流量(DIN 1343)	4800 L/min
空気圧作動ポート	サブプレート サイズ4, ISO 5599-1準拠 G3/4
作動電圧	ソレノイドコイル経由, 別途要注文
作動圧力	3 bar...16 bar
構造	ピストンゲートバルブ
リセット方法	メカスプリング
保護等級	IP65
呼び径	18 mm
グリッド寸法	82 mm
排気機能	スロットル調整可
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
規格準拠	ISO 5599-1
手動操作	アクセサリでロック
制御方法	パイロット式
パイロットエア供給	内部
流れ方向	逆流れ不可
切換時間 オフ	290 ms
切換時間 オン	85 ms
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]に準拠した圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...50 °C
製品質量	2500 g
電気接続	Fコイル経由, 別途注文要
取付方法	取付穴付

特徴	値
パイロット排気82 接続部	ダクトなし
パイロット排気84 接続部	ダクトなし
エア接続ポート 1	サブベース サイズ4, ISO 5599-1準拠
空気圧接続 2	サブベース サイズ4, ISO 5599-1準拠
空気圧ポート 3	サブベース サイズ4, ISO 5599-1に準拠
空気圧接続 4	サブベース サイズ4, ISO 5599-1準拠
エア接続ポート 5	サブベース サイズ4, ISO 5599-1準拠
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミ