


ディストリビュータ
FCK-3-PK-6-N
製品番号: 546067

FESTO

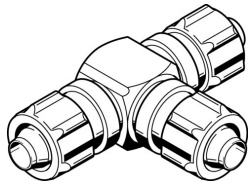

データシート

特徴	値
呼び径	4.5 mm
取付位置	任意
全温度範囲の使用圧力	0 bar...10 bar
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
製品質量	14 g
エア接続ポート 1	バーブ継手用 内径 6mm, ユニオンナット付
空気圧接続 2	バーブ型ニップル用 内径3mm, ナット付
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金