


基本バルブ  
LF-D-MAXI-U  
製品番号: 546434

FESTO

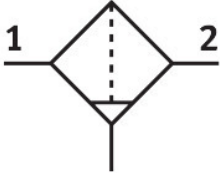

データシート

| 特徴               | 値                                         |
|------------------|-------------------------------------------|
| サイズ              | Maxi                                      |
| シリーズ             | D                                         |
| 取付位置             | 垂直 ±5°                                    |
| ろ過度              | 40 µm                                     |
| ドレン              | マニュアル 回転式                                 |
| 構造               | 遠心分離機付焼結フィルタ                              |
| シェル保護            | メタル製ボウルガード                                |
| ドレンの分離度          | 75 %                                      |
| 使用圧力             | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 psi...232 psi        |
| 作動圧力             | 0 bar...16 bar                            |
| 標準公称流量(DIN 1343) | 786 cfm                                   |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [-:9:-]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス   |
| 耐食性クラス KBK       | 2 - 適度な耐食性                                |
| LABS 認証          | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| 保管温度             | 14 °F...140 °F                            |
| 2次側のエアクオリティクラス   | ISO 8573-1:2010 [7:8:4]に準拠した圧縮空気<br>不活性ガス |
| 流体温度             | 14 °F...140 °F                            |
| 周囲温度             | 14 °F...140 °F                            |
| 孔サイズ             | 40 µm                                     |
| 製品質量             | 46.9 oz                                   |
| 取付方法             | インライン<br>アクセサリ付                           |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠                                    |
| 材質: フィルタ         | PE                                        |
| 材質 ハウジング         | 亜鉛加圧鋳造                                    |
| ボウル材質            | PC                                        |