


基本バルブ
LFR-D-MAXI-A
製品番号: 546438

FESTO

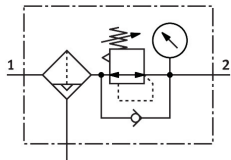

データシート

特徴	値
サイズ	Maxi
シリーズ	D
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ
取付位置	垂直 $\pm 5^\circ$
ろ過度	40 μm
ドレン	全自動式
構造	圧力計なしフィルタレギュレータ
最大ドレン量	2.7 fl oz (US)
シェル保護	メタル製ボウルガード
圧カインジケータ	G1/4準備
使用圧力	0.2 MPa...1.2 MPa
作動圧力	2 bar...12 bar
制御圧力範囲	0.5 bar...12 bar
最大圧力ヒステリシス	6 psi
標準公称流量(DIN 1343)	1524 cfm
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	14 °F...140 °F
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:8:4]に準拠した圧縮空気 不活性ガス
流体温度	41 °F...140 °F
周囲温度	41 °F...140 °F
製品質量	45.5 oz
取付方法	インライン アクセサリ付 オプション:
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造
ボウル材質	PC