


基本バルブ
LF-D-5M-MINI-U
製品番号: 546451

FESTO

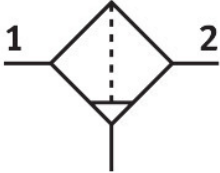

データシート

特徴	値
サイズ	ミニ
シリーズ	D
取付位置	垂直 ±5°
ろ過度	5 µm
ドレン	マニュアル 回転式
構造	遠心分離機付焼結フィルタ
シェル保護	メタル製ボウルガード
ドレンの分離度	75 %
使用圧力	0 MPa...1.6 MPa 0 psi...232 psi
作動圧力	0 bar...16 bar
標準公称流量 (DIN 1343)	126 cfm
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
流体温度	14 °F...140 °F
周囲温度	14 °F...140 °F
孔サイズ	5 µm
製品質量	8.75 oz
取付方法	インライン アクセサリ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質: フィルタ	PE
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造
ボウル材質	PC