


基本バルブ
LFR-D-7-MINI
製品番号: 546456

FESTO

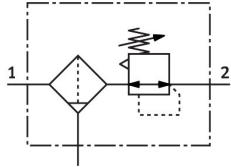

データシート

特徴	値
サイズ	ミニ
シリーズ	D
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ
取付位置	垂直 $\pm 5^\circ$
ろ過度	40 μm
ドレン	マニュアル 回転式
構造	圧力計なしフィルタレギュレータ
最大ドレン量	0.744 fl oz (US)
シェル保護	メタル製ボウルガード
圧カインジケータ	G1/8準備
使用圧力	0.1 MPa...1.6 MPa
作動圧力	1 bar...16 bar
制御圧力範囲	6.9 psi...105 psi
最大圧力ヒステリシス	3 psi
標準公称流量 (DIN 1343)	141 cfm
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	14 °F...140 °F
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:8:4] に準拠した圧縮空気 不活性ガス
流体温度	14 °F...140 °F
周囲温度	14 °F...140 °F
製品質量	16.1 oz
取付方法	インライン アクセサリ付 オプション:
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造
ボウル材質	PC