


**基本バルブ  
LF-D-5M-MIDI-U**

製品番号: 546459

**FESTO**

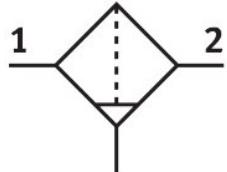

**データシート**

| 特徴               | 値  |
|------------------|--|
| サイズ              | Midi                                     |
| シリーズ             | D  |
| 取付位置             | 垂直 $\pm 5^\circ$                         |
| ろ過度              | 5 $\mu\text{m}$                          |
| ドレン              | マニュアル 回転式                                |
| 構造               | 遠心分離機付焼結フィルタ                             |
| シェル保護            | メタル製ボウルガード                               |
| ドレンの分離度          | 75 %                                     |
| 使用圧力             | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 psi...232 psi       |
| 作動圧力             | 0 bar...16 bar                           |
| 標準公称流量(DIN 1343) | 251 cfm                                  |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| 耐食性クラス KBK       | 2 - 適度な耐食性                               |
| LABS 認証          | VDMA24364-B1/B2-L                        |
| 保管温度             | 14 °F...140 °F                           |
| 2次側のエアクオリティクラス   | ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| 流体温度             | 14 °F...140 °F                           |
| 周囲温度             | 14 °F...140 °F                           |
| 孔サイズ             | 5 $\mu\text{m}$                          |
| 製品質量             | 24.5 oz                                  |
| 取付方法             | インライン<br>アクセサリ付                          |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠                                   |
| 材質: フィルタ         | PE                                       |
| 材質 ハウジング         | 亜鉛加圧鋳造                                   |
| ボウル材質            | PC                                       |