


基本バルブ
LF-D-5M-MIDI-A-U
製品番号: 546460

FESTO

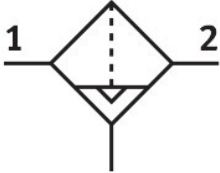

データシート

特徴	値
サイズ	Midi
シリーズ	D
取付位置	垂直 $\pm 5^{\circ}$
ろ過度	5 μm
ドレン	全自動式
構造	遠心分離機付焼結フィルタ
シェル保護	メタル製ボウルガード
ドレンの分離度	75 %
使用圧力	0.2 MPa...1.2 MPa 29 psi...174 psi
作動圧力	2 bar...12 bar
標準公称流量 (DIN 1343)	251 cfm
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 準抛の圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	14 °F...140 °F
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 準抛の圧縮空気 不活性ガス
流体温度	41 °F...140 °F
周囲温度	41 °F...140 °F
孔サイズ	5 μm
製品質量	24.5 oz
取付方法	インライン アクセサリ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準抛
材質: フィルタ	PE
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造
ボウル材質	PC