


基本バルブ LOE-D-MAXI-U

製品番号: 546517

FESTO

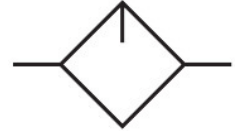

データシート

特徴	値
サイズ	Maxi
シリーズ	D
取付位置	垂直 ±5°
構造	比例式標準オイルミスト
最大オイル充填量	6.42 fl oz (US)
シェル保護	メタル製ボウルガード
使用圧力	0 MPa...1.6 MPa 0 psi...232 psi
作動圧力	0 bar...16 bar
ルブリケータの最低流量	1.57 cfm
標準公称流量(DIN 1343)	1320 cfm
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	14 °F...140 °F
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:4:-]準拠の圧縮空気 不活性ガス
流体温度	14 °F...140 °F
周囲温度	14 °F...140 °F
製品質量	42 oz
取付方法	アクセサリ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ボウル材質	PC