
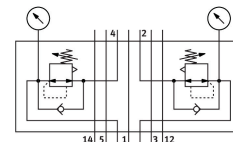


# レギュレータプレート

## VABF-S1-1-R4C2-C-6

製品番号: 546823

FESTO

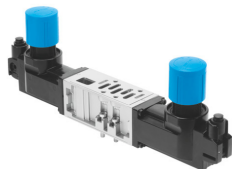

## データシート

| 特徴            | 値                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| 幅             | 42 mm                                                   |
| 規格ベース         | ISO 5599-1                                              |
| 取付位置          | 任意                                                      |
| スタッキング        | 2 および 4 用レギュレータ                                         |
| コントローラ機能      | 出力圧力定数<br>二次排気あり                                        |
| 圧力計の選択        | 可能                                                      |
| 制御圧力範囲        | 0.1 MPa...0.6 MPa<br>1 bar...6 bar<br>14.5 psi...87 psi |
| 入力圧力1         | 0.5 bar...10 bar                                        |
| 入力圧力 1        | 0.05 MPa...1 MPa<br>7.25 psi...145 psi                  |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気                          |
| 使用流体/制御流体の情報  | 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                                 |
| 耐食性クラス KBK    | 0 - 耐腐食性なし                                              |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L                                       |
| 保護等級          | IP65<br>NEMA 4                                          |
| 周囲温度          | -5 °C...50 °C                                           |
| 製品質量          | 920 g                                                   |
| 取付方法 垂直スタッキング | マニホールドブロック上<br>サブベース上                                   |
| 圧力計接続部        | 固定クランプ付                                                 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                                  |
| 操作部品材質        | PA                                                      |
| コントローラハウジング材質 | アルミダイキャスト                                               |